

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



エネルギー、プロセス、輸送業界に最適な Klippon® STB エンクロージャーシリーズは、既存の Klippon® エンクロージャーの品揃えを完全に補完します。このモデルシリーズのエンクロージャーは、Lloyds Register や EN62208 などの国際標準に準拠して認証取得しています。

- 鋼板 1.0330、RAL 7032 への粉体コート
- - 60 °C ~ + 120 °C の対象温度範囲を延長した、高耐熱性の標準封止を搭載
- ロイド登録による承認
- 内部取り付けレール締結に対応する細線仕様オプション
- IP66 保護
- シール圧縮保護による、封止の安全で恒久的な機能確保
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 品質向上に対応するレーザー切断溶接継ぎ目
- 事前溶接済取り付けフットによる、エンクロージャーの最適な取り付け保証

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), 空エンクロージャー, ステンレス鋼製エンクロージャー, 高さ: 190 mm, 幅: 190 mm, 深さ: 100 mm, 基本材質: スチール板, 粉体塗装, ペブルグレー
注文番号	<a href="#">1025020000</a>
種別	KLIPPON STB 3 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745234
数量	1 items

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	100 mm	奥行き (インチ)	3.937 inch
高さ	190 mm	高さ (インチ)	7.4803 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.4803 inch
取付寸法 - 幅	215 mm	正味重量	2173.9 g

## 温度

動作温度 -60 °C...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランド、上/下

M20	10	M12	21
M63	1	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	15

## ケーブルグランド、右

M25	6	M16	15
M40	2	M50	1
M32	3	M20	8
M12	21		

## ケーブルグランド、左

M63	1	M12	21
M50	2	M16	15
M32	3	M25	8
M20	10	M40	3

## ハウジングの接地

断面、最大	25 mm <sup>2</sup>	接地、エンクロージャ、カバー	溶接付けM6 x 10ステンレススチールアーススタッド
接地、エンクロージャ、外部	溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト	接地、エンクロージャ、内部	溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト

## 一般的な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	筐体素材厚	1.5 mm
動作温度、最大	120 °C	動作温度、最小	-60 °C

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

蓋付け	マイナスM5六角ねじとフラット間の距離10mm	標準	DIN 4102-12
表面仕上	粉体塗装	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66	基本材質	スチール板
シール材	シリコン	積分固定	床面溶接済TAS 20レール
エンクロージャ付属品	8mm孔付属溶接取り付けフット	保護等級 (UL)	Type 4, Type 4X
蓋のねじ数	4	アクセス開口：幅	172 mm
フランジプレート	いいえ	最大ペイロード	25.3 kg
蓋	はい	アクセス開口部：高さ	170 mm
使用範囲	輸送, 海洋工学, プロセス業界, 包装業界		

## 垂直アセンブリ

Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x15	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x13
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x30	Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x25
Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x20		

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2620 1604 12 002ISS02	証明書番号 (LLOYDSREG)	LR23307703TA
承認条件	LR		

## 重要なメモ

製品情報 The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")

## 分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		


**KLIPPON STB 3 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

寸法図

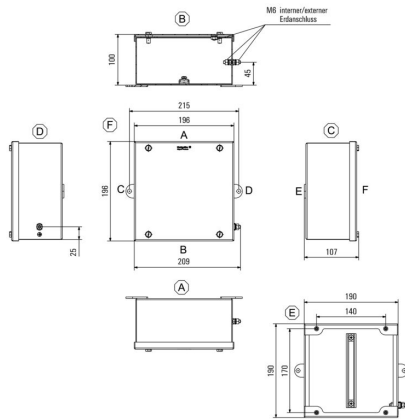

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 端子レール - TS35



Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	SFNS5 VKMU M5 SW15	バージョン
注文番号	<a href="#">0433500000</a>	Klippon STB (Small Terminal Box), ロックナット, 矩形, 高さ: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190494520	幅: 15 mm, 深さ: 11.7 mm, 基本材質: スチール, 亜鉛メッキ, 亜鉛
数量	20 ST	めっき, 銀色

## 静電気防止用ストラップ

新しいKlippon® TB エンクロージャーモデルシリーズには、完全構造設計のシステムアクセサリが搭載され、各アプリケーションの特定要件に対応してエンクロージャーを簡単に適合できます。次のオプションを使用できます：

- クロージャー要素
- ドキュメントホルダー
- 接地スタッド
- グランドプレート
- 取り付け備品
- 取り付けプレート
- レインフード
- スペーサー
- 端子レール
- タイブラベルホルダー

## 一般注文データ

種別	PECD WIRE 6/200/D6 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2475490000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 静電気防止用ストラップ, ねじ込み式, 基本
GTIN (EAN)	4050118487206	材質: スチール, 緑/黄色
数量	1 ST	

## 換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	<a href="#">1868550000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	
種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	<a href="#">1868570000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 ST	

## 端子レール - TS35



Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドモジュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST STB 2.1 STB...	バージョン
注文番号	<a href="#">1567660000</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 150 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4008190084868	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	100 ST	
種別	TS35X15 ST STB 2.1 STB 3	バージョン
注文番号	<a href="#">8000073219</a>	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 150 mm, スロット付き, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675356776	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	