

## SFC 3/30 MC NE RT


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

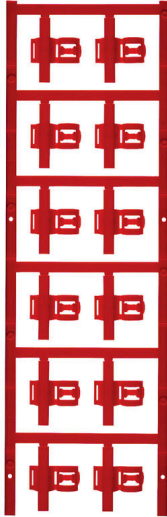

SlimFix Clip には、独自の閉鎖機構で閉じたマーカの信頼性と、開いたマーカの設置し易さを兼ね備えている、というふたつの利点があります。このクリップ機構は、導体を取り付けた後でも、マーカを素早く簡単に取り付けることができます。SlimFix クリップは、外径が 5 mm までの導体およびケーブルに適しています。最大 30 mm の大型マーキング面では、長い文字列を使用できます。ハロゲンフリー材質で、可燃性等級 V2 に準拠

利点：

- ハロゲンフリー材質
  - 可燃性等級 V2
  - 工具不使用の迅速な設置
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ
  - 高さ 12 mm、21 mm、および 30 mm で利用可能
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカ, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, 赤色 |
| 注文番号       | <a href="#">1025330000</a>                               |
| 種別         | SFC 3/30 MC NE RT  |
| GTIN (EAN) | 4032248746385  |
| 数量         | 60 items   |

## SFC 3/30 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 11.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.4449 inch |
| 高さ   | 30 mm   | 高さ (インチ)  | 1.1811 inch |
| 幅    | 12.5 mm | 幅 (インチ)   | 0.4921 inch |
| 正味重量 | 1.65 g  |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.009 kg CO2 eq. |

## 一般データ

|                  |   |
|------------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色      | 2   |
| 印刷種別             | ニュートラル  |
| 幅                | 12.5 mm   |
| UL 94 可燃性等級      | V-2   |
| 動作温度範囲、最大        | 100 °C  |
| 動作温度範囲、最小        | -40 °C  |
| 色                | 赤色  |
| ハロゲン             | いいえ   |
| 基本材質             | ポリアミド66   |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム MultiCard  |
| ラベリングフィールドのサイズ   | 30 x 5 mm   |
| 推奨業種             | 機械  |
| 互換性を有するプリンター     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |
| 動作温度範囲           | -40...100 °C  |

## 導体およびケーブルマーカース

|         |                        |         |                    |
|---------|------------------------|---------|--------------------|
| ハロゲン    | いいえ                    | 導体断面、最大 | 10 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小 | 4 mm <sup>2</sup>      | 導体外径、最大 | 7 mm               |
| 導体外径、最小 | 3.5 mm                 | 導体外径    | 3.5 - 7 mm         |
| 接続配線の断面 | 4 - 10 mm <sup>2</sup> |         |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

図面

