


TNHE WSI6 60-150V DC/AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

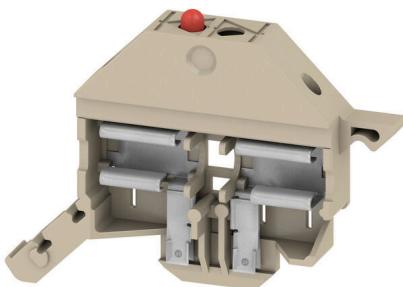

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Wモデルシリーズ, 絶縁レバー |
| 注文番号 | 1035500000 |
| 種別 | TNHE WSI6 60-150V DC/AC |
| GTIN (EAN) | 4008190205539 |
| 数量 | 50 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |

TNHE WSI6 60-150V DC/AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 28.8 mm | 奥行き (インチ) | 1.1339 inch |
| 高さ | 50.15 mm | 高さ (インチ) | 1.9744 inch |
| 幅 | 6.95 mm | 幅 (インチ) | 0.2736 inch |
| 正味重量 | 5.66 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7cl |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 7.80 mm

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

公称電流 0 A

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式 | 嵌合仕様 | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

TNHE WSI6 60-150V DC/AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

