

## HDC FLDG 10B


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

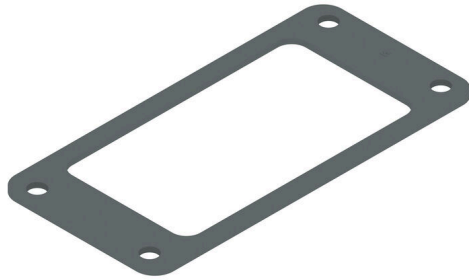

ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 平形ガスケット
注文番号	<a href="#">1044510000</a>
種別	HDC FLDG 10B
GTIN (EAN)	4032248776955
数量	5 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 3.7 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## バージョン

設置サイズ 4 シーリング NBR  
色 (RAL) RAL 7035 BG 4

## 分類

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943  
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92  
ECLASS 15.0 27-44-02-92