


ELS 6/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

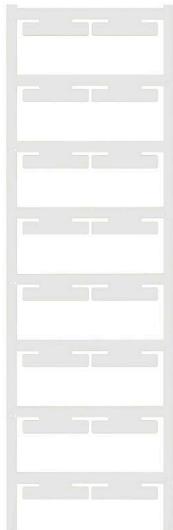

ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet ADVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ストリップをさまざまな方法で識別することができます。
8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグキャリアで使用する ELS WKM 6/30
SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS 7/40
18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ WKM タグで使用する ELS 16/40
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 白色 |
| 注文番号 | 1045570000 |
| 種別 | ELS 6/30 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4032248779475 |
| 数量 | 80 items |

ELS 6/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.0315 inch |
| 高さ | 30 mm | 高さ (インチ) | 1.1811 inch |
| 幅 | 6 mm | 幅 (インチ) | 0.2362 inch |
| 正味重量 | 1.1 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.006 kg CO2 eq. |

一般データ

| | |
|-----------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 9 |
| アークごとの数 | 16 |
| 印刷種別 | ニュートラル |
| バージョン | ハロゲンフリー |
| 幅 | 6 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 白色 |
| ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド 66 |
| 印刷文字 | 中立 |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Insert markers |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|------|---------|------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体外径、最大 | 115 mm |
| 導体外径、最小 | 7 mm | 導体外径 | 7 - 115 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

ELS 6/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面




ELS 6/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

EM 8/30 エンドプラケット用マーカー

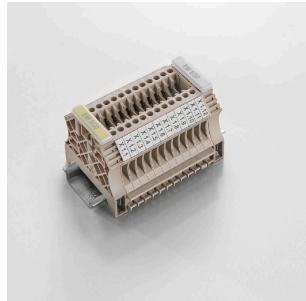

EM 8/30 エンドプラケット用マーカーは、WEWW 35/2 および ZEW 35/2 エンドプラケットのラベリングに適し、また、W モデルシリーズ端子のグループタグキャリアとしても使用できます。EM 8/30は、ESO 7/ESO 7P の差し込み板を保持できます。ポケットは、環境への影響から印刷を確実に保護します。差し込み板は、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EM 8/30 | バージョン |
| 注文番号 | 1806120000 | EM, 端子マーカー, 32.4 x 7.2 mm, ピッチ (mm) (P): 7.20 |
| GTIN (EAN) | 4032248275298 | Weidmueller, 透明 |
| 数量 | 50 ST | |

WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエスチル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WKM 8/30 | バージョン |
| 注文番号 | 1631910000 | WKM, 导体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, ワイヤーとケーブルマーカー, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4008190206666 | |
| 数量 | 50 ST | |