


ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

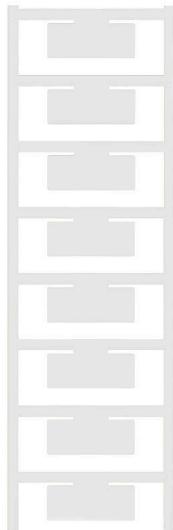

ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet ADVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ストリップをさまざまな方法で識別することができます。
8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグキャリアで使用する ELS WKM 6/30
SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS 7/40
18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ WKM タグで使用する ELS 16/40
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 白色
注文番号	1045620000
種別	ELS 16/40 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248779611
数量	40 items

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	16 mm	幅 (インチ)	0.6299 inch
正味重量	2.33 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.016 kg CO2 eq.

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	9
アークごとの数	8
印刷種別	ニュートラル
バージョン	ハロゲンフリー
幅	16 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド 66
印刷文字	中立
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Insert markers
動作温度範囲	-40...100 °C

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	115 mm
導体外径、最小	7 mm	導体外径	7 - 115 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SchT グループマーカーキャリア



CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT 7 は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

種別	SCHT 5	バージョン
注文番号	0292460000	SCHT, 端子マーカー, 44.5 x 19.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190105440	Weidmueller, 黒色
数量	20 ST	
種別	SCHT 5 VO	バージョン
注文番号	1762360000	SCHT, 端子マーカー, 44.5 x 19.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 ページュ
GTIN (EAN)	4032248043835	
数量	20 ST	

WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- ・従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエチル製ラベルの個別印刷が可能
- ・堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

種別	WKM 18/43	バージョン
注文番号	1610700000	WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, ワイ
GTIN (EAN)	4008190204488	ヤーとケーブルマーカー, 透明
数量	50 ST	