


ELS 7/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

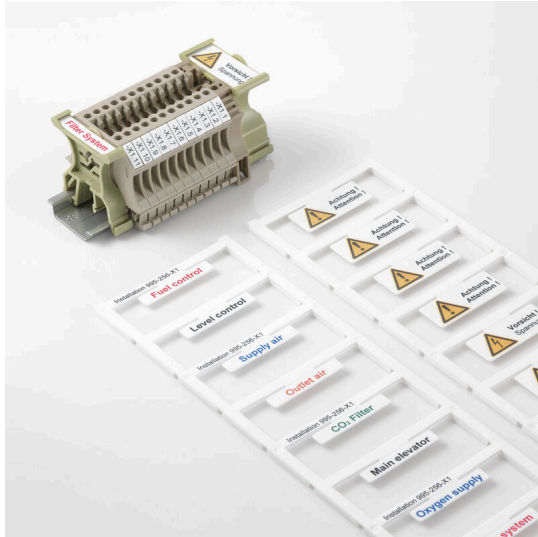

図に類似



ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet AVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ストリップをさまざまな方法で識別することができます。8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグキャリアで使用する ELS WKM 6/30
 SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS 7/40
 18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ WKM タグで使用する ELS 16/40
 カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	ELS, マーカーの挿入, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, 顧客の仕様に準拠
注文番号	1045700000
種別	ELS 7/40 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248779673
数量	8 items

ELS 7/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	1.36 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.023 kg CO2 eq.

一般データ

アークごとの数	8
印刷種別	顧客の仕様に準拠
印刷方法	MCレーザー
バージョン	ハロゲンフリー
幅	7 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	顧客の仕様に準拠
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
印刷色	黒色
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Insert markers
動作温度範囲	-40...100 °C

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	0 mm
導体外径、最小	0 mm	導体外径	0 - 0 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


ELS 7/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

SchT グループマーカークャリア

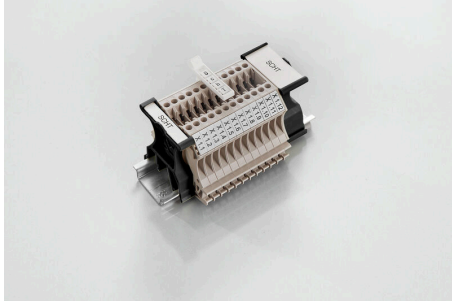

CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

種別	SCHT 5 S	バージョン
注文番号	1631930000	SCHT, 端子マーカークャリア, 44.5 x 9.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190206680	Weidmueller, 黒色
数量	20 ST	
種別	SCHT 5 S GR	バージョン
注文番号	1461730000	SCHT, 端子マーカークャリア, 44.5 x 9.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 グレー
GTIN (EAN)	4050118267709	
数量	20 ST	
種別	SCHT 5 S V0	バージョン
注文番号	1762370000	SCHT, 端子マーカークャリア, 44.5 x 9.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 ベージュ
GTIN (EAN)	4032248043842	
数量	20 ST	