

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.4 準拠の
PushPull プラグインコネクタ対応形状、プラスチック製

一般注文データ

バージョン	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
注文番号	1045780000
種別	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
数量	10 items

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	106.9 mm	奥行き (インチ)	4.2087 inch
高さ	61.6 mm	高さ (インチ)	2.4252 inch
幅	41.8 mm	幅 (インチ)	1.6457 inch
正味重量	6.5 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4
--------	------------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
ハウジング主要材質	PA	取り付け方式	床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

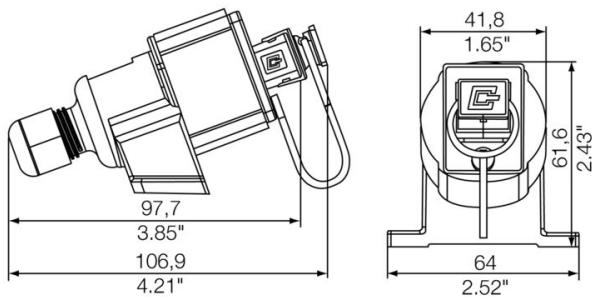
分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図**

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**RJ45**

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963160000	RJ45 プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
数量	10 ST	