

## IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠のPushPull のプラグインコネクタ、金属製、空ハウジング

## 一般注文データ

バージョン	Empty enclosure, Device flange
注文番号	<a href="#">1047940000</a>
種別	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

深さ	13.2 mm	奥行き (インチ)	0.5197 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	22.2 mm	幅 (インチ)	0.874 inch
正味重量	14.9 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	-------------------------	---------------	---------

## 一般データ


色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラグイン回数	750
組成	タグホルダー付属プラグハウジング：9 * 11 mm；RJ45および光ファイバインサートの保持に適合。		

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

図面

寸法図

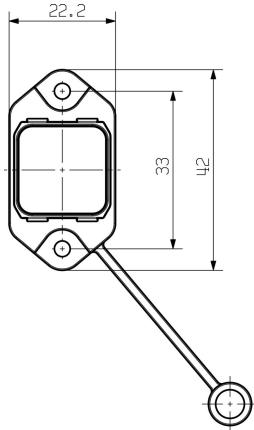

寸法図

