

IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET)、金属製、RJ45 空
ハウジングに準拠した PushPull プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	Empty enclosure
注文番号	1047950000
種別	IE-BHC-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248784493
数量	10 items

IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	34.7 mm	奥行き (インチ)	1.3661 inch
高さ	39.6 mm	高さ (インチ)	1.5591 inch
幅	39.6 mm	幅 (インチ)	1.5591 inch
正味重量	4.95 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	-------------------------	---------------	---------

一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラギング回数	750
組成	タグホルダー付属プラグハウジング : 9 * 11 mm ; RJ45および光ファイバインサートの保持に適合。		

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

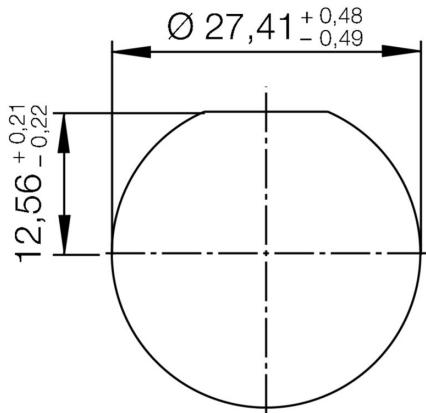

IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45 インサートソケット、隔壁挿入カプラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

USB

FrontCom® 対応 USB インサート



一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	1019570000	USB挿入、フランジ挿入、タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Hybrid



ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサート
のバリエント 14

一般注文データ

種別	IE-BI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

IE 締付ツール



取り付けツールは、バージョン04.
Commentsのフランジを取り付ける際にロックナットを締め付けるのに役立ちます：
 • 標準ツール
 • 高強度プラスチック製

一般注文データ

種別	IE-FISP-V4	バージョン
注文番号	9204370000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248660780	
数量	2 ST	