


## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

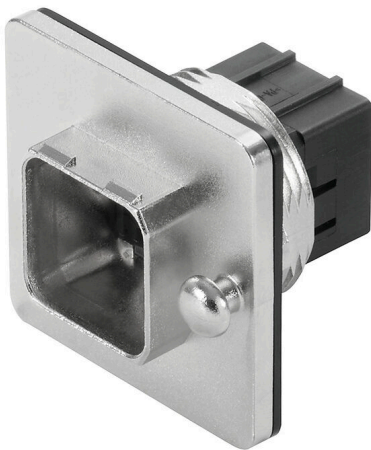

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET)、金属製、RJ45 空  
ハウジングに準拠した PushPull プラグインコネクタ

## 一般注文データ

バージョン	Empty enclosure
注文番号	<a href="#">1047950000</a>
種別	IE-BHC-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248784493
数量	10 items

## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

深さ	34.7 mm	奥行き (インチ)	1.3661 inch
高さ	39.6 mm	高さ (インチ)	1.5591 inch
幅	39.6 mm	幅 (インチ)	1.5591 inch
正味重量	4.95 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	-------------------------	---------------	---------

## 一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラグイン回数	750
組成	タグホルダー付属プラグハウジング: 9 * 11 mm ; RJ45および光ファイバインサートの保持に適合。		

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

設置カットアウト



## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

## USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1019570000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

## IE-BHC-V14M-RJA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

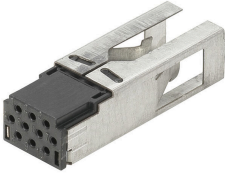

## 一般注文データ

種別	IE-BI-HYB-10P	バージョン
注文番号	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

## IE 締付ツール



取り付けツールは、バージョン04.  
Commentsのフランジを取り付ける際にロックナットを締め付けるのに役立ちます：

- 標準ツール
- 高強度プラスチック製

## 一般注文データ

種別	IE-FISP-V4	バージョン
注文番号	<a href="#">9204370000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248660780	
数量	2 ST	