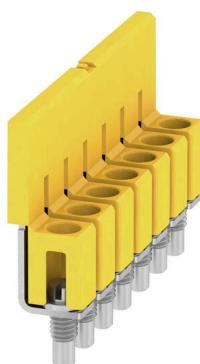


WQV 2.5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7 mm
注文番号	1054160000
種別	WQV 2.5/7
GTIN (EAN)	4008190011246
数量	10 items

WQV 2.5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.7087 inch
高さ	34.6 mm	高さ (インチ)	1.3622 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	5.4 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	7	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	5.10 mm
--------------	---------

材料データ

基本材質	PA 66	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	32 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

WQV 2.5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

一般注文データ

種別 WAW 1 NEUTRAL

バージョン

注文番号 [9004500000](#)

Miscellaneous tools

GTIN (EAN) 4008190053925

数量 1 ST