

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, シールドバス
注文番号	1056400000
種別	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008 190036454
数量	100 items

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	4.3 mm	奥行き (インチ)	0.1693 inch
高さ	75.2 mm	高さ (インチ)	2.9606 inch
幅	1.15 mm	幅 (インチ)	0.0453 inch
正味重量	1.6 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ


基本材質 錫メッキ銅 色 シルバーグレー

追加の技術データ

固定形式 嵌合仕様 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

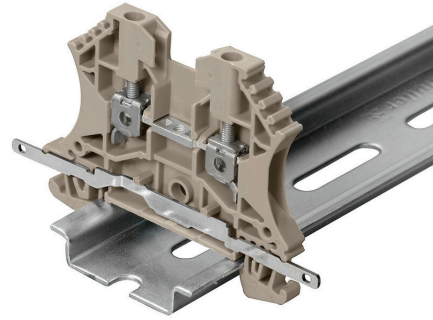

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/288	バージョン
注文番号	1491740000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色
GTIN (EAN)	4050118301472	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491650000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4050118301519	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/288	バージョン
注文番号	1491630000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4050118301489	
数量	100 ST	

ケーブルラグスリーブ、完全絶縁



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	VFSKHV/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491870000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4050118301908	
数量	100 ST	