



一般注文データ

バージョン	Empty enclosure
注文番号	1058100000
種別	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

深さ	72.45 mm	奥行き (インチ)	2.8524 inch
高さ	26.8 mm	高さ (インチ)	1.0551 inch
幅	22.3 mm	幅 (インチ)	0.878 inch
正味重量	56.33 g		

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-117 Var. 14

証明書番号 (cULus)

E316369

分類

ETIM 8.0

EC001031

ETIM 9.0

EC001031

ETIM 10.0

EC001031

ECLASS 14.0


27-19-01-04

ECLASS 15.0

27-19-01-04

図面

寸法図

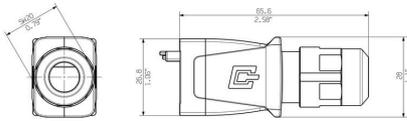

LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート

一般注文データ

種別	IE-PI-SCRJ-SM	バージョン
注文番号	1067390000	SCインサート、プラグSCRJ、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248820863	
数量	10 ST	
種別	IE-PI-SCRJ-MM	バージョン
注文番号	1067380000	SCインサート、プラグSCRJ、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248821129	
数量	10 ST	
種別	IE-PI-SCRJ-POF	バージョン
注文番号	1067410000	SCインサート、プラグSCRJ、POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
数量	10 ST	

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。




一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

アクセサリ

空白

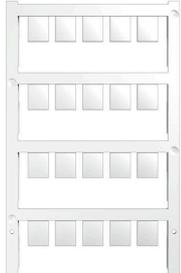

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	