

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | フランジ部, IP67, パリアント 14 規格フランジ、SCRJ Duplex カップリング、マルチモード、POF |
| 注文番号 | 1058120000 |
| 種別 | IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248799237 |
| 数量 | 10 items |

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E316369 |

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 36.15 mm | 奥行き (インチ) | 1.4232 inch |
| 高さ | 42 mm | 高さ (インチ) | 1.6535 inch |
| 幅 | 22.2 mm | 幅 (インチ) | 0.874 inch |
| 正味重量 | 26.86 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------|----------|
| 項目説明 | バリエント 14 規格 フランジ、SCRJ Duplex カップリング | 色 | その他 |
| ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト | 取り付け方式 | ネジ 2本 |
| 保護度合い | IP67 | プラギング回数 | 500 |
| ファイバーの種類 | マルチモード, POF | インサート喪失 | ≤ 0.4 dB |
| 接続 1 | SCRJ | 接続 2 | SCRJ |
| リターンロス (緩衝) | ≥ 30 dB | | |

一般基準

| | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------|
| コネクタ規格 | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | 証明書番号 (cULus) | E316369 |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 | | |


IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

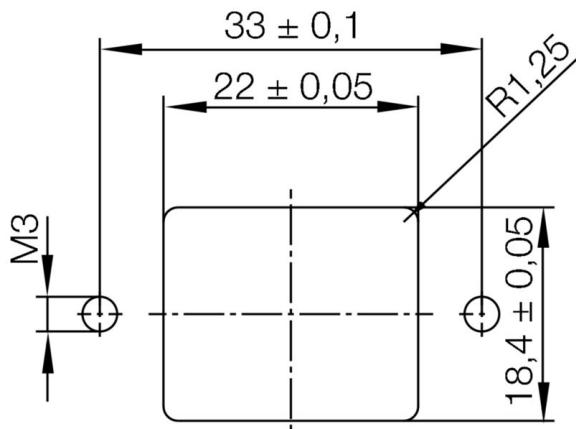

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | IE-BP-V14P | バージョン |
| 注文番号 | 1058310000 | フランジ取付けハウジング、保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | |
| 数量 | 10 ST | |