


## IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

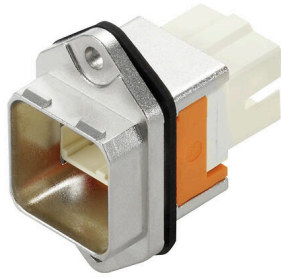

EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラ  
グインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バリエーション 14規格フラン ジ、SCRJ Duplexカップリング、マルチモード、POF
注文番号	<a href="#">1058120000</a>
種別	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
数量	10 items

## IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

深さ	36.15 mm	奥行き (インチ)	1.4232 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	22.2 mm	幅 (インチ)	0.874 inch
正味重量	26.86 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

項目説明	バリエーション14規格フランジ、SCRJ Duplexカップリング	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	取り付け方式	ネジ 2本
保護度合い	IP67	プラグング回数	500
ファイバーの種類	マルチモード, POF	インサート喪失	≤ 0.4 dB
接続 1	SCRJ	接続 2	SCRJ
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---------------------------------------	---------------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


**IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

設置カットアウト

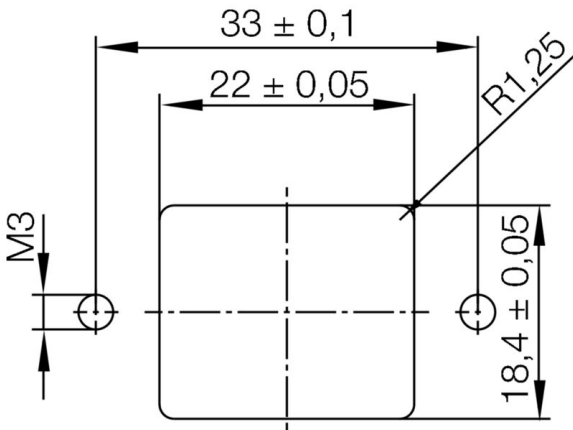

## IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	