

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (LC インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, パリアント 14 規格フランジ、LCDplexカップリング、マルチモード
注文番号	1058130000
種別	IE-BSS-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799244
数量	10 items

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	33 mm	奥行き (インチ)	1.2992 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	22.2 mm	幅 (インチ)	0.874 inch
正味重量	24.7 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

項目説明	バリエント 14規格フレンジ、LCDplexカップリング	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	取り付け方式	ネジ 2本
保護度合い	IP67	プラギング回数	500
ファイバーの種類	マルチモード	インサート喪失	≤ 0.4 dB
接続 1	LC デュプレックス	接続 2	LC デュプレックス
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
--------	--

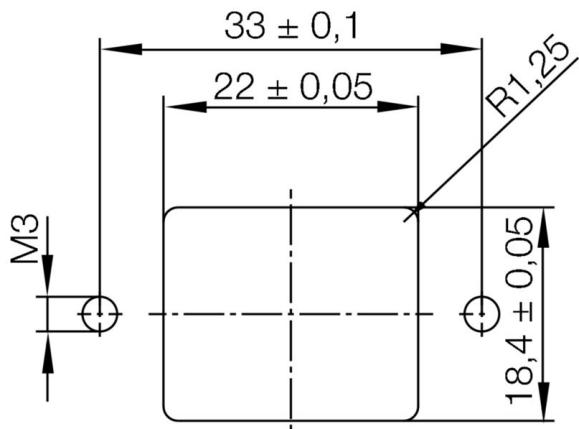
分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**設置カットアウト**

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	