

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, パリアント 14 規格フランジ、SCRJ Duplexカップリング、シングルモード
注文番号	1058140000
種別	IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799251
数量	10 items

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	36.15 mm	奥行き (インチ)	1.4232 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	22.2 mm	幅 (インチ)	0.874 inch
正味重量	26.69 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

項目説明	バリエント 14 規格 フランジ、SCRJ Duplex カップリング	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	取り付け方式	ネジ 2本
保護度合い	IP67	プラギング回数	500
ファイバーの種類	シングルモード	インサート喪失	≤ 0.5dB
接続 1	SCRJ	接続 2	SCRJ
リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---------------------------------------	---------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

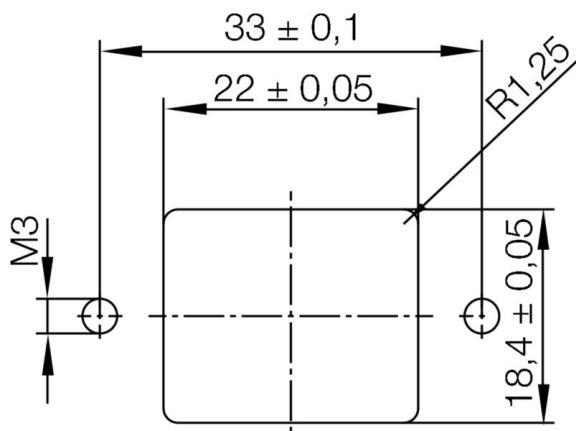

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	