

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント14金属, RJ45-RJ45カプラ, RJ45アダプタ付き中央ロックフランジ, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1058250000
種別	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
数量	10 items

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E316369

寸法と重量

正味重量 73.53 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

接続 1 RJ45

項目説明 バリアント 14 金属, RJ45-RJ45 カプラ, RJ45 アダプタ付き中央ロックフランジ

ハウジング主要材質 亜鉛ダイカスト

接触表面 ニッケル下地金メッキ

シース直径、最大 10 mm

シールド 360°、オールラウンドエンクロージャ

プラギング回数 750

接続 2 RJ45

シール材 NBR

カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

シース直径、最小 5 mm

取り付け方式 中央ケーブルグランド

保護度合い IP67

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90


IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

設置カットアウト

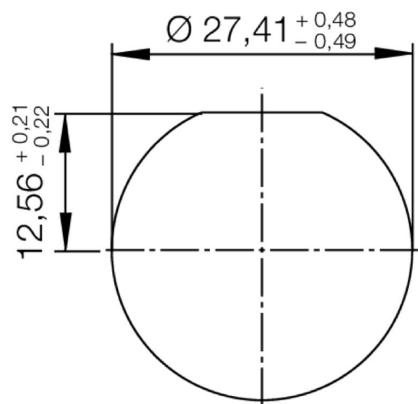

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	