


IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

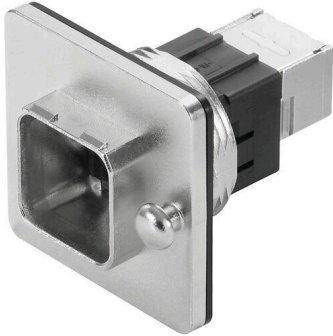

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン | フランジRJ45, IP67, バリエント14金属, RJ45-RJ45カプラ, RJ45アダプタ付き中央ロックフランジ, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 注文番号 | 1058250000 |
| 種別 | IE-BSC-V14M-RJ45-C |
| GTIN (EAN) | 4032248799350 |
| 数量 | 10 items |

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

73.53 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

RJ45

項目説明

バリエーション 14 金属, RJ45-RJ45 カブラ, RJ45 アダプタ付き中央ロックフランジ

シールド材

NBR

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

カテゴリ

Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

シース直径、最小

5 mm

シース直径、最大

10 mm

取り付け方式

中央ケーブルグランド

シールド

360°、オールラウンドエンクロージャ

保護度合い

IP67

プラグイン回数

750

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

設置カットアウト



アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| 種別 | IE-BP-V14P | バージョン | |
| 注文番号 | 1058310000 | フランジ取付けハウジング、保護キャップ | |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | | |
| 数量 | 10 ST | | |