

## SAI-Y-4S-M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

バージョン	Yプラグ, M12, 信号分配装置
注文番号	<a href="#">1060730000</a>
種別	SAI-Y-4S-M12/M12
GTIN (EAN)	4032248810192
数量	1 items

## SAI-Y-4S-M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

正味重量 20.24 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	A-coded
接触表面	Au (ゴールド)	ハウジング主要材質	TPU
公称電圧	30 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C		

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ M12ピン

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M12ソケット

単一コンセント2 - プラグインコネクタ M12ソケット

締付けトルク

M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 一般データ

極数	4	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接点材質、ソケット	CuSn
接点材質、ピン	CuZn	接触表面	Au (ゴールド)
締付けトルク	0.8 Nm	ハウジング主要材質	TPU
公称電圧	30 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
接続 1	M12/M12	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C
導体外径	-		

## 分類

ETIM 8.0 EC002925  
ETIM 10.0 EC002925  
ECLASS 15.0 27-44-01-06

ETIM 9.0 EC002925  
ECLASS 14.0 27-44-01-06


## SAI-Y-4S-M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 寸法図

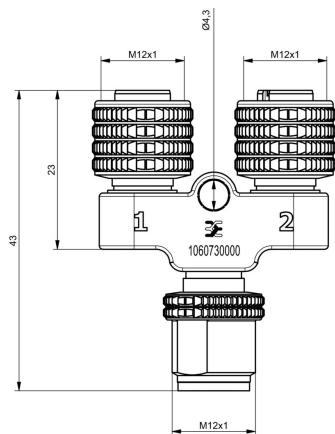


## 寸法図

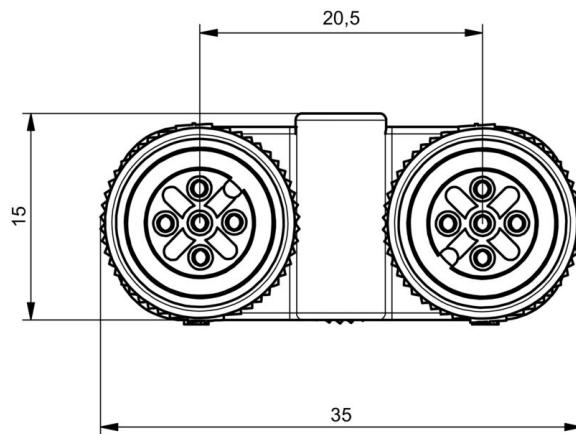

## 配線図

1. Female M12

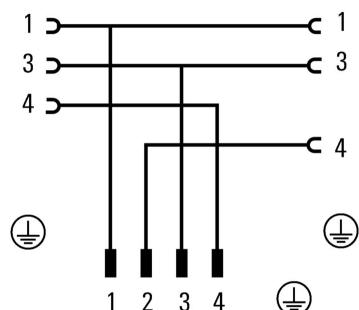

2. Female M12

Male M12