

## IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, パリアント 14中央ケーブルグランド、SCRJ Duplex結合、マルチモード、POF
注文番号	<a href="#">1062590000</a>
種別	IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248813100
数量	10 items

## IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E316369

## 寸法と重量

深さ	36.15 mm	奥行き (インチ)	1.4232 inch
高さ	39.6 mm	高さ (インチ)	1.5591 inch
幅	39.6 mm	幅 (インチ)	1.5591 inch
正味重量	55.72 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般データ

項目説明	バリエント 14 中央ケーブル ルグラン、SCRJ Duplex 結合	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67
プラギング回数	500	ファイバーの種類	マルチモード, POF
インサート喪失	≤ 0.4 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	SCRJ	リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


## IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 設置カットアウト

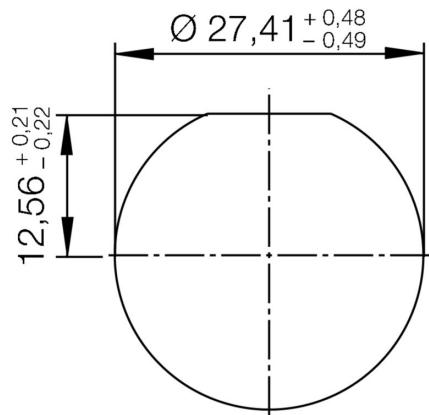

**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

**一般注文データ**

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	