

**IE-BSC-V14M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (LC インサートを含む)

**一般注文データ**

バージョン	フランジ部, IP67, パリアント14中央ケーブルランド、LCDuplexカップリング、マルチモード
注文番号	<a href="#">1062610000</a>
種別	IE-BSC-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248813322
数量	10 items

**IE-BSC-V14M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	33 mm	奥行き (インチ)	1.2992 inch
高さ	39.6 mm	高さ (インチ)	1.5591 inch
幅	39.6 mm	幅 (インチ)	1.5591 inch
正味重量	52.9 g		

**温度**

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**一般データ**

項目説明	バリエント14中央ケーブル ルグランド、LCDuplex カッピング	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67
プラギング回数	500	ファイバーの種類	マルチモード
インサート喪失	≤ 0.4 dB	接続 1	LC デュプレックス
接続 2	LC デュプレックス	リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB

**一般基準**

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
--------	--

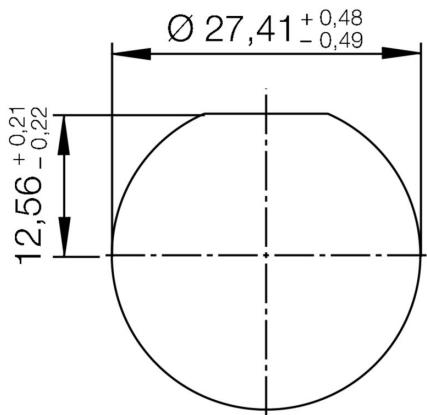
**分類**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**IE-BSC-V14M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****設置カットアウト**

**IE-BSC-V14M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

**一般注文データ**

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	