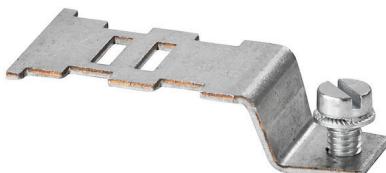


WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子), 接続数: 1
注文番号	1066000000
種別	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008190017064
数量	10 items

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	39.61 mm	高さ (インチ)	1.5594 inch
幅	19.7 mm	幅 (インチ)	0.7756 inch
正味重量	6.05 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1	クランプ範囲、最大	6 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²		

システム仕様

バージョン	追加接続	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	1		

全般

設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング), 直接実装
---------	-----------------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	20.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー
------	-------	---	---------

評価データ

定格電圧	800 V	定格 DC 電圧	800 V
公称電流	32 A		

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング), 直接実装
------	------	---------	-----------------------

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		