


WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

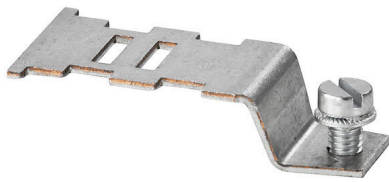

追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子), 接続数: 1
注文番号	1066000000
種別	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008 1900 17064
数量	10 items

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	39.61 mm	高さ (インチ)	1.5594 inch
幅	19.7 mm	幅 (インチ)	0.7756 inch
正味重量	6.05 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数 1 クランプ範囲、最大 6 mm²
クランプ範囲、最小 0.5 mm²

システム仕様

バージョン 追加接続 レベル数 1
レベルごとのクランプポイント数 1

全般

設置アドバイス フィードスルー (プッシング) , 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 20.00 mm

材料データ

基本材質 錫メッキ銅 色 シルバーグレー

評価データ

定格電圧 800 V 定格 DC 電圧 800 V
公称電流 32 A

追加の技術データ

固定形式 嵌合仕様 設置アドバイス フィードスルー (プッシング) , 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		