

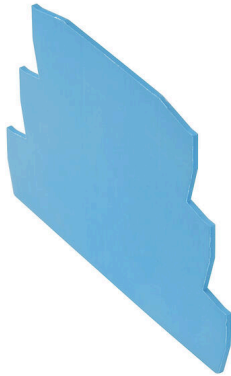
AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

淡い青と黒の VSSC 製品シリーズのエンドプレート (AP)

一般注文データ

バージョン	VSSC, エンドプレート
注文番号	1067230000
種別	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
数量	50 items

AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	81 mm	奥行き (インチ)	3.189 inch
高さ	88.5 mm	高さ (インチ)	3.4842 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	5.8 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5 ~ 96%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	エンドプレート	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	色	ライトブルー
保護度合い	IP20		

一般データ

保護度合い	IP20	色	ライトブルー
-------	------	---	--------

分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		