

## AP VSSC4 LB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

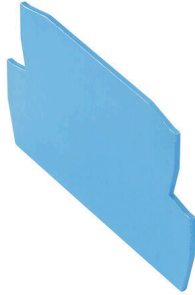

淡い青と黒の VSSC 製品シリーズのエンドプレート (AP)

## 一般注文データ

バージョン	VSSC, エンドプレート
注文番号	<a href="#">1067240000</a>
種別	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
数量	50 items

## AP VSSC4 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	58.5 mm	奥行き (インチ)	2.3031 inch
高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.71 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5 ~ 96%		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

バージョン	エンドプレート	設計色	その他
UL 94 可燃性等級	V-0		ライトブルー

## 一般データ

色	ライトブルー
---	--------

## 接続データ

接続方式	ねじ接続
------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		