

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート

一般注文データ

バージョン	SCインサート、プラグSCRJ、POF
注文番号	1067410000
種別	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
数量	10 items

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UL)	E477798

寸法と重量

深さ	56 mm	奥行き (インチ)	2.2047 inch
高さ	10.5 mm	高さ (インチ)	0.4134 inch
幅	13.2 mm	幅 (インチ)	0.5197 inch
正味重量	18.7 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般データ

項目説明	プラグSCRJ、POF	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, PA	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
プラギング回数	1000	組成	バリエント1、4、および 14ハウジング用のコネク タおよびフランジインサー ト
ファイバーの種類	POF	インサート喪失	≤ 1.0 dB
接続 1	SCRJ	接続 2	Crimp
フェルール材質	Arcap		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-24	証明書番号 (UL)	E477798
--------	--------------	------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

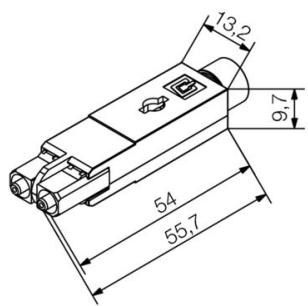

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LWL-SC


プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート



一般注文データ

種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100	バージョン
注文番号	1278430000	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプバレル, IP67 (ハウジングあり)
GTIN (EAN)	4050118069136	
数量	100 ST	

クリンプセット

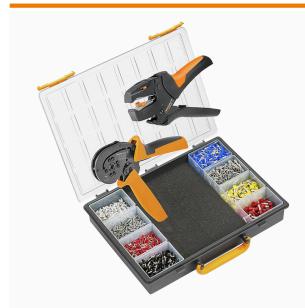

クリンプセット

一般注文データ

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	1208930000	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 ST	

POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

種別	HTX-IE-POF	バージョン
注文番号	1208870000	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248990269	
数量	1 ST	

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...光ファイバーコネクタ SC、SC、ST & LC 対応



GOF

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

一般注文データ

種別	IE-CT-SC-GOF	バージョン
注文番号	9205320000	プレスツール、六角クリンプ
GTIN (EAN)	4032248725458	
数量	1 ST	
種別	IE-CT-SC-GOF-P	バージョン
注文番号	9205350000	プレスツール、六角クリンプ
GTIN (EAN)	4032248725489	
数量	1 ST	