


WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

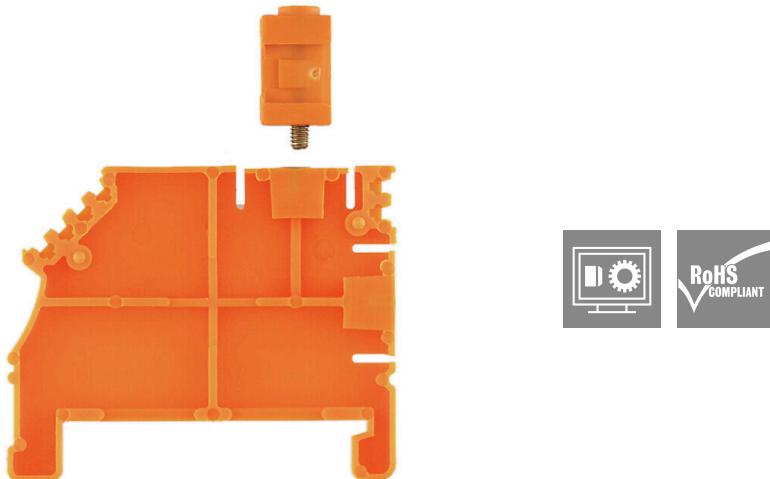

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 仕切板 (端子), 橙色, 高さ: 45.4 mm, 幅: 5 mm, V-2, PA 66 |
| 注文番号 | 1068260000 |
| 種別 | WBB ZA WDU1.5/BL 10/10 |
| GTIN (EAN) | 4008190015657 |
| 数量 | 10 items |

WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 36.7 mm | 奥行き (インチ) | 1.4449 inch |
| 高さ | 45.4 mm | 高さ (インチ) | 1.7874 inch |
| 幅 | 5 mm | 幅 (インチ) | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 4.31 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...55 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|-----------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052 |

システム仕様

| | |
|-------|--------------|
| バージョン | エンドおよび中間プレート |
|-------|--------------|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | PA 66 | 色 | 橙色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|------|-----|---------|------|
| 嵌合仕様 | いいえ | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|-----|---------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |