


WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

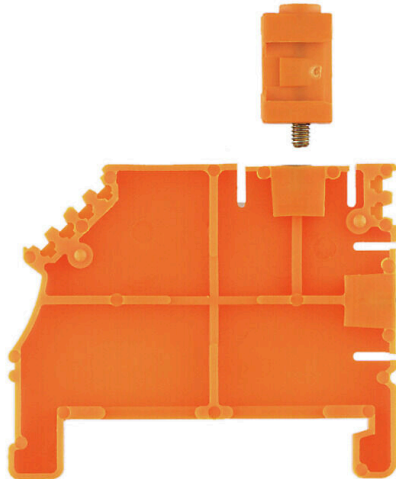

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), 橙色, 高さ: 45.4 mm, 幅: 5 mm, V-2, PA 66
注文番号	1068260000
種別	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10
GTIN (EAN)	4008190015657
数量	10 items

WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	36.7 mm	奥行き (インチ)	1.4449 inch
高さ	45.4 mm	高さ (インチ)	1.7874 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	4.31 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

システム仕様

バージョン エンドおよび中間プレート

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質	PA 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様 いいえ 設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		