

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



カップリング、IEC 61076-3-117 ver.14 準拠の FreeCon PushPull プラグインコネクタ 形状対応、金属製、10 極ハイブリッドインサート付属

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, ハイブリッド, プラグインコネクタ, IP65
注文番号	1068840000
種別	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
数量	1 items

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	142 mm	奥行き (インチ)	5.5905 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
正味重量	652.82 g		

温度

保管温度	-40 °C...75 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	-------------------------	---------------	---------

ハイブリッドコネクタ技術仕様

接触表面 (ハイブリッドコネクタ)	ニッケル下地金メッキ	プラグサイクル (ハイブリッドコネクタ)	500
ハウジングベース素材 (ハイブリッドコネクタ)	亜鉛ダイカスト (フレンジ), PA 66	シールド (ハイブリッドコネクタ)	360° shield contact
シール材質 (ハイブリッドコネクタ)	NBR	定格電圧 (DIN EN 61984) (ハイブリッドコネクタ)	24 V
接点材質 (ハイブリッドコネクタ)	銅合金	接点抵抗 (ハイブリッドコネクタ)	≤ 10 mΩ
保護度合い (ハイブリッドコネクタ)	IP65	極数	10
定格電流 (ハイブリッドコネクタ)	接点につき 3 A		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	銀色
ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィール, カバー: ダイカスト亜鉛、塗装	取り付け方式	ねじ取り付け
保護度合い	IP65		

分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

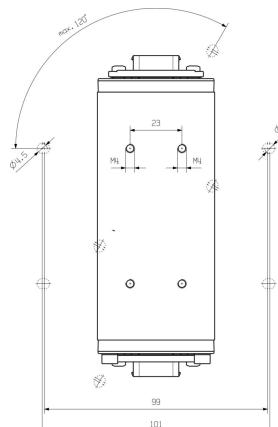
ECLASS 15.0

27-44-03-18

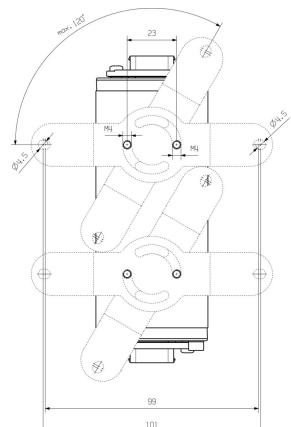
IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

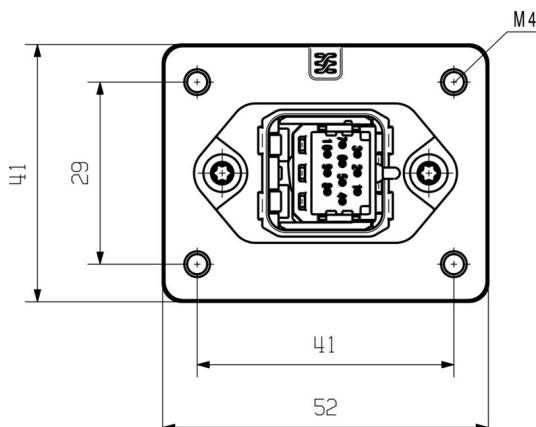
www.weidmueller.com

図面**寸法図**

Bottom view

寸法図

Bottom view with mounting feet

寸法図

Front view

寸法図

Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

Sets - hybrid

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製(ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-HYB-10P	バージョン
注文番号	1072910000	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
数量	10 ST	