

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ジャンクションボックス / カップリング、IEC
61076-3-117 ver.14 準拠の FreeCon PushPull プラグイ
ンコネクタ対応形状

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ジャンクションボックス, FreeCon, RJ45, プラグイ ンコネクタ, IP65 |
| 注文番号 | 1068870000 |
| 種別 | IE-CD-V14MRJ-C-MA |
| GTIN (EAN) | 4032248823895 |
| 数量 | 1 items |

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 60 mm | 奥行き (インチ) | 2.3622 inch |
| 高さ | 52 mm | 高さ (インチ) | 2.0472 inch |
| 幅 | 41 mm | 幅 (インチ) | 1.6142 inch |
| 正味重量 | 286.47 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般基準

| | | | |
|--------|---|---------------|---------|
| コネクタ規格 | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5 | 証明書番号 (cULus) | E316369 |
|--------|---|---------------|---------|

技術データRJ45カップリング

| | | | |
|------------------------------|------------|---|--|
| 通電能力 (RJ45カップリング) | 1 A | 耐電圧、接点接点、最小 (RJ45 カップリ ≥ 1000 V DC ング) | |
| ハウジングベース素材 (RJ45 カップリ ング) | 亜鉛ダイカスト | カテゴリー (RJ45 カップリング) | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) |
| 絶縁抵抗 (RJ45 カップリング) | > 500 MΩ | 耐電圧、接点 - シールド、最大 (RJ45 カップリング) | ≥ 1500 V DC |
| 接点表面 (RJ45 カップリング) | ニッケル下地金メッキ | 接点抵抗 (RJ45 カップリング) | ≤ 20 mΩ |

一般データ

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | 銀色 |
| ハウジング主要材質 | アルミニウムプロフィー ル, カバー: ダイカスト亜 鉛、塗装 | 取り付け方式 | ねじ取り付け |
| 保護度合い | IP65 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |


IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図

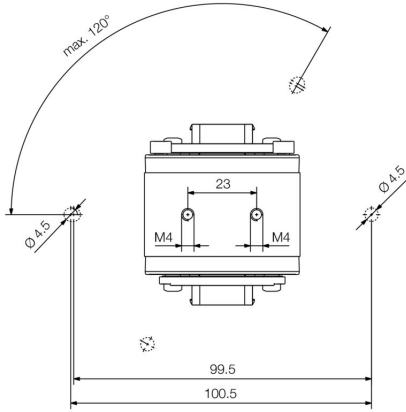


Bottom view

寸法図

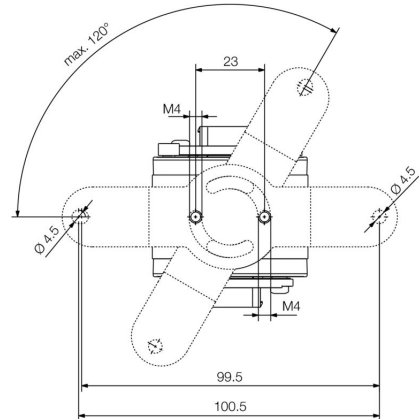


Bottom view with mounting foot

寸法図

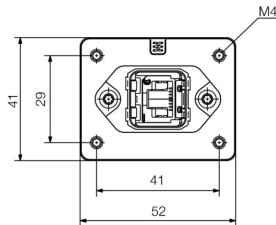

Front view

寸法図

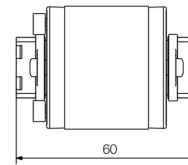

Side view

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | IE-BP-V14P | バージョン |
| 注文番号 | 1058310000 | フランジ取付けハウジング、保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | |
| 数量 | 10 ST | |

Sets - RJ45

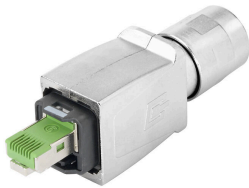

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | IE-PS-V14M-RJ45-FH-P | バージョン |
| 注文番号 | 1012170000 | プラグインサートRJ45ツールフリー、バリエーション14金属, Cat.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248719815 | (ISO/IEC 11801) |
| 数量 | 10 ST | |

ドラッグラインケーブル Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、ドラッグチェーン互換、IEC 61076-3-117 ver.14 準拠のプッシュプルプラグインコネクタ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X | バージョン |
| 注文番号 | 1119730010 | ドラッグラインケーブル, PROFINET, RJ45 IP 67 プッシュプル V14メタル, RJ45 IP 67 プッシュプル V14メタル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) , PUR, 1 m |
| GTIN (EAN) | 4032248985463 | |
| 数量 | 1 ST | |