

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ジャンクションボックス / カップリング、IEC 61076-3-117 ver.14 準拠の FreeCon PushPull プラグイ ンコネクタ対応形状

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, RJ45モジュー ル, IP65
注文番号	<u>1068880000</u>
種別	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件	₽数
----------	----



ROHS UL File Number Search	適合		
UL File Number Search	UL ウェブサイト		
証明書番号 (cUlus)	F316369		

寸法と重量

深さ	100 mm	奥行き (インチ)	3.937 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	幅(インチ)	1.6142 inch
正味重量	316.8 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863
	ル設 PROFINETの設置手順	IP 保護等級	IEC 60529
証明書番号(cULus)	E316369		

技術データRJ45モジュール

導体断面積、細径撚線、最大. (AWG)	AWG 22	導体断面積、細径撚線、最小. (AWG)	AWG 26
配線	PROFINET	カテゴリ(RJ45モジュール)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
プラグサイクル(RJ45 モジュール)	750	絶縁抵抗(RJ45 モジュール)	> 500 MΩ
シールド(RJ45 モジュール)	360° shield contact	接続 2(RJ45 モジュール)	RJ45
	 亜鉛ダイカスト	シース直径、最大(RJ45 モジュール)	10 mm
ル)			
接触抵抗(RJ45 モジュール)	≤ 20 mΩ	プラグ圧力(RJ45 モジュール)	≤ 30 N
電流容量(RJ45 モジュール)	1 A	耐電圧、接点 – シールド(RJ45 モ	≤ 1500 V DC
		ジュール)	
耐電圧、接点 – 接点、(RJ45 モジュー	≤ 1000 V DC	カラー(RJ45 モジュール)	銀色
ル)			
接続 1 (RJ45 モジュール)	IDC	接点表面(RJ45 モジュール)	ニッケル下地金メッキ
シース直径、最大(RJ45 モジュール)	5 mm		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般データ			
色	銀色	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー ル, カバー:ダイカスト亜 鉛、塗装
保護度合い	IP65	配線	PROFINET
分類			
ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597
ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図

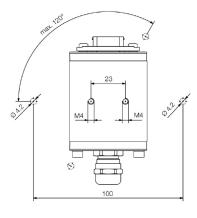

Bottom view


寸法図

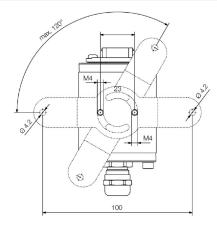


Bottom view with mounting foot

寸法図

 寸法図



Front view

 

Side view



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

FreeCon 対応取り付けフット



ワイドミュラーでは、産業用イーサネットのアクセサリ を含め、必要なものをひとつのソースから入手できま

お客様にとってのメリット:

- ・ツール
- 試験機器
- ケーブルブッシング
- キャビネット接続
- マーカー
- ダスト保護
- 電源パック
- 過電圧保護

一般注文データ

種別 IE-CD-MA 1099580000 注文番号 GTIN (EAN)

4032248874040

数量 10 ST バージョン

取付けフット, FreeCon, IP65

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別 IE-BP-V14P バージョン 注文番号 1058310000 フランジ取付けハウジング、保護キャップ GTIN (EAN) 4032248799404

Sets - RJ45

数量



10 ST

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プ ラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含 む)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P バージョン

注文番号 <u>1012170000</u> プラグインサートRJ45ツールフリー, バリアント14金属, Cat.5

GTIN (EAN) 4032248719815 (ISO/IEC 11801)

数量 10 ST

ドラッグラインケーブル Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、 ドラッグチェーン互換、IEC 61076-3-117 ver.14 準拠の プッシュプルプラグインコネクタ

一般注文データ

種別 IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X バージョン

注文番号 1119730010 ドラグラインケーブル, PROFINET, RJ45 IP 67 プッシュプル V14メタ 4032248985463 ル, RJ45 IP 67 プッシュプル V14メタル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) /

数量 1 ST Cat.5e (TIA T568-B) , PUR, 1 m