

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサート のバリアント 14

一般注文データ

バージョン	Insert, for plug insert, Hybrid
注文番号	<u>1068990000</u>
種別	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (cUlus)	F316369

寸法と重量

正味重量 13.2 g

温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

えるSVHCは含まれていません

一般基準

証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 5 mΩ	体積抵抗	<10 mΩ
公称電圧	24 V	定格電流	接点につき3A

一般データ

導体断面積、細径撚線、最大. (AWG)	AWG 20	導体断面積、細径撚線、最小. (AWG)	AWG 27
シールド	360°、オールラウンドエ	ー ハウジング主要材質	ニッケル銀, PA 66
	ンクロージャ		
絶縁物断面、最大	2.2 mm	絶縁物断面、最小	1 mm
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	配線接続断面、細径撚線、最大	0.75 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.08 mm ²		IP67(ハウジングあり)
	500	接続 1	ハイブリッド(Q10)
接続 2			

重要なメモ

製品情報	ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリアント 14

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

作成日 04.11.2025 09:05:37 MEZ

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

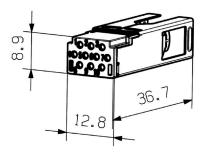



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Hybrid



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサート のバリアント 14

一般注文データ

種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	<u>1096180000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	バージョン
注文番号	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
数量	300 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	バージョン
注文番号	<u>1135150000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
数量	300 ST	

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用 圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

作成日 04.11.2025 09:05:37 MEZ

カタログステータス / 図面 4