

IE-BI-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサート
のバリエント 14

一般注文データ

バージョン	Flange insert, for flange insert, Hybrid
注文番号	1069010000
種別	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
数量	10 items

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E316369

寸法と重量

正味重量 30.6 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

接点抵抗 ≤ 10 mΩ

公称電圧 24 V

体積抵抗

<10 mΩ

定格電流

接点につき3 A

一般データ

導体断面積、細径燃線、最大 (AWG) AWG 20

シールド 360°、オールラウンドエングローブ

絶縁物断面、最大 2.2 mm

カテゴリー Cat.5 (ISO/IEC 11801)

配線接続断面、細径燃線、最小 0.08 mm²

プラギング回数 500

接続 2 クリップ

導体断面積、細径燃線、最小 (AWG) AWG 27

ハウジング主要材質 鎌鉛ダイカスト、ニッケル銀、PA 66

絶縁物断面、最小 1 mm

配線接続断面、細径燃線、最大 0.75 mm²

保護度合い IP67 (ハウジングあり)

接続 1 ハイブリッド (Q10)

重要なメモ

製品情報 ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエント 14

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 15.0

27-44-03-90

ETIM 9.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90


IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

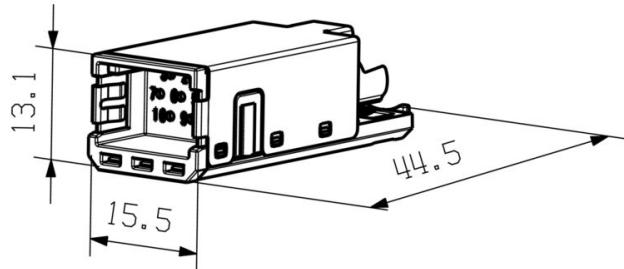

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**Hybrid**

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリアント 14

**一般注文データ**

種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	バージョン
注文番号	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	バージョン
注文番号	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	

Crimping tools

RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用圧着ツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	