

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

一般注文データ

バージョン	Flange insert, for flange insert, Hybrid
注文番号	1069010000
種別	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

30.6 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

接点抵抗

≤ 10 mΩ

体積抵抗

<10 mΩ

公称電圧

24 V

定格電流

接点につき3 A

一般データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)

AWG 20

導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)

AWG 27

シールド

360°、オールラウンドエ
ンクロージャ

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト、ニッケル
銀, PA 66

絶縁物断面、最大

2.2 mm

絶縁物断面、最小

1 mm

カテゴリー

Cat.5 (ISO/IEC 11801)

配線接続断面、細径撚線、最大

0.75 mm²

配線接続断面、細径撚線、最小

0.08 mm²

保護度合い

IP67 (ハウジングあり)

プラグイン回数

500

接続 1

ハイブリッド (Q10)

接続 2

クリンプ

重要なメモ

製品情報

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

図面

寸法図

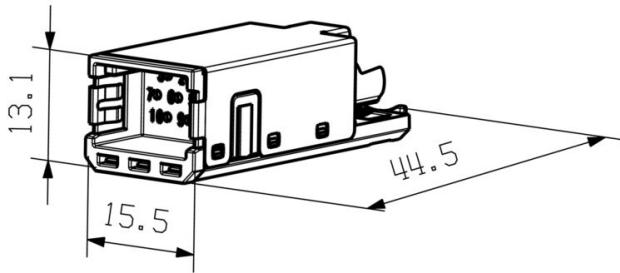

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



一般注文データ

種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	バージョン
注文番号	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	バージョン
注文番号	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドモジュラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	