

WAH 70/KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

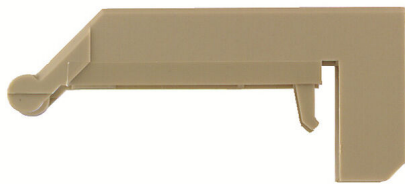

当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, ページュ, 30.5 mm
注文番号	1070360000
種別	WAH 70/KU
GTIN (EAN)	4008190191054
数量	20 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-12-31T00:00:00+01:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	64 mm	高さ (インチ)	2.5197 inch
幅	30.5 mm	幅 (インチ)	1.2008 inch
正味重量	7.15 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	32.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		