

EW 15/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

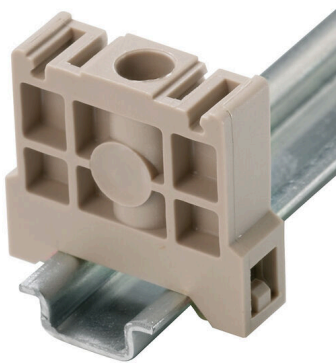

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 15, HB, プラスチック, 幅: 8 mm, 100 °C |
| 注文番号 | 1071900000 |
| 種別 | EW 15/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190462949 |
| 数量 | 50 items |

EW 15/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 25 mm | 奥行き (インチ) | 0.9842 inch |
| 高さ | 27 mm | 高さ (インチ) | 1.063 inch |
| 幅 | 8 mm | 幅 (インチ) | 0.315 inch |
| 正味重量 | 5.2 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 100 °C | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|-----------|--------|-----|--------------|
| 締付けトルク、最小 | 0.5 Nm | 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
|-----------|--------|-----|--------------|

システム仕様

| | | | |
|-------|-----|---------|-------|
| バージョン | 端子用 | 取り付けレール | TS 15 |
|-------|-----|---------|-------|

全般

| | |
|---------|-------|
| 取り付けレール | TS 15 |
|---------|-------|

寸法

| | |
|-------------|---------|
| TS 15 オフセット | 13.5 mm |
|-------------|---------|

材料データ

| | | | |
|-------------|--------|---|---------|
| 基本材質 | プラスチック | 色 | ダークページュ |
| UL 94 可燃性等級 | HB | | |

追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|-----|-------|
| 取り付け方式 | 直接実装 | ロック | ねじ固定用 |
|--------|------|-----|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

EW 15/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー


- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609801044 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | 白色 |
| 数量 | 1000 ST | |

ZGB 旋回可能グループタグホルダー

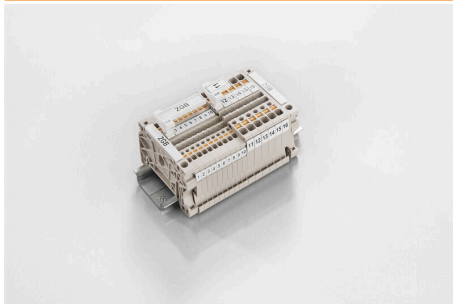

ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZGB 15 | バージョン |
| 注文番号 | 1636530000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZGB 30 | バージョン |
| 注文番号 | 1611930000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |