

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

バージョン	ハイブリッドフランジ, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	1072900000
種別	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
数量	10 items

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量	55.47 g
------	---------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

電気プロパティ

体積抵抗	<10 mΩ	定格電流	接点につき3 A
------	--------	------	----------

一般データ

導体断面積、細径燃線、最大. (AWG)	AWG 20	導体断面積、細径燃線、最小. (AWG)	AWG 27
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	配線接続断面、細径燃線、最大	0.75 mm ²
配線接続断面、細径燃線、最小	0.08 mm ²	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	取り付け方式	ネジ 2本
保護度合い	IP67	プラギング回数	500
接続 1	ハイブリッド (Q10)	接続 2	クリンプ

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

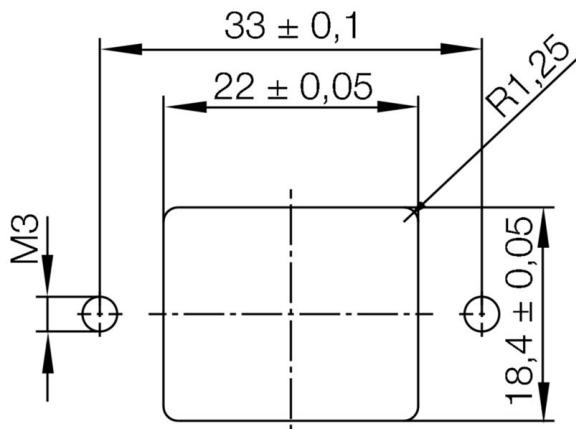

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサート
のバリエント 14



一般注文データ

種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	バージョン
注文番号	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	バージョン
注文番号	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用
圧着ツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ハイブリッドケーブル

バルクストック、銅ケーブル、ハイブリッド、より線、6 x 0.5mm² + 4 x AWG 22/7



一般注文データ

種別	IE-C5DHAG-MW	バージョン
注文番号	1172250000	接続ライン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) ,
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, 110mからメートル単位で販売される製品
数量	110 M	

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。



一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

Sets - hybrid



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-HYB-10P	バージョン
注文番号	1072910000	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
数量	10 ST	