

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	ハイブリッドフランジ, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	<a href="#">1072900000</a>
種別	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
数量	10 items

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

正味重量

55.47 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-119 CDV, IEC  
61076-3-117 Var. 14

証明書番号 (cULus)

E316369

## 電気プロパティ

体積抵抗

<10 mΩ

定格電流

接点につき3 A

## 一般データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)

AWG 20

導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)

AWG 27

シールド

360°、オールラウンドエ  
ンクロージャ

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

カテゴリ

Cat.5 (ISO/IEC 11801)

配線接続断面、細径撚線、最大

0.75 mm<sup>2</sup>

配線接続断面、細径撚線、最小

0.08 mm<sup>2</sup>

シース直径、最大

10 mm

シース直径、最小

5 mm

取り付け方式

ネジ 2本

保護度合い

IP67

プラグイン回数

500

接続 1

ハイブリッド (Q10)

接続 2

クリンプ

## 分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

設置カットアウト

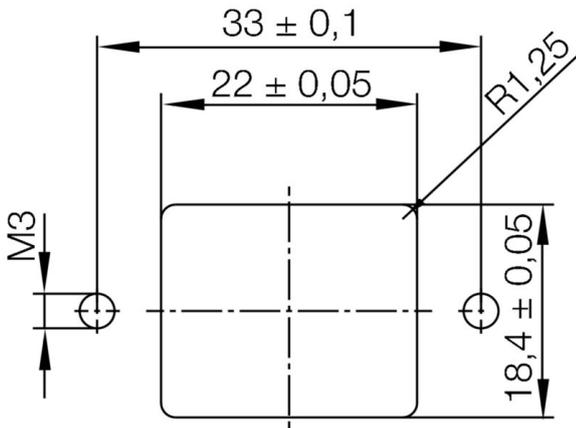

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



## 一般注文データ

種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	

## Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドモジュラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	<a href="#">1119580000</a>	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ハイブリッドケーブル

バルクストック、銅ケーブル、ハイブリッド、より線、6  
x 0.5mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7



## 一般注文データ

種別	IE-C5DHAG-MW	バージョン
注文番号	<a href="#">1172250000</a>	接続ライン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) ,
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, 110mからメートル単位で販売される製品
数量	110 M	

## ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。



## 一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## Sets - hybrid



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-HYB-10P	バージョン	
注文番号	<a href="#">1072910000</a>	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
数量	10 ST		