

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

バージョン	ハイブリッドフランジ, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	1072900000
種別	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
数量	10 items

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

55.47 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

体積抵抗

<10 mΩ

定格電流

接点につき3 A

一般データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)

AWG 20

導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)

AWG 27

シールド

360°、オールラウンドエ
ンクロージャ

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

カテゴリ

Cat.5 (ISO/IEC 11801)

配線接続断面、細径撚線、最大

0.75 mm²

配線接続断面、細径撚線、最小

0.08 mm²

シース直径、最大

10 mm

シース直径、最小

5 mm

取り付け方式

ネジ 2本

保護度合い

IP67

プラグイン回数

500

接続 1

ハイブリッド (Q10)

接続 2

クリンプ

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

設置カットアウト



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

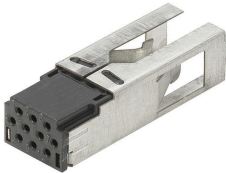

一般注文データ

種別	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	バージョン
注文番号	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	バージョン
注文番号	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドモジュラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ハイブリッドケーブル



バルクストック、銅ケーブル、ハイブリッド、より線、6
x 0.5mm² + 4 x AWG 22/7

一般注文データ

種別	IE-C5DHAG-MW	バージョン
注文番号	1172250000	接続ライン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) ,
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, 110mからメートル単位で販売される製品
数量	110 M	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

Sets - hybrid

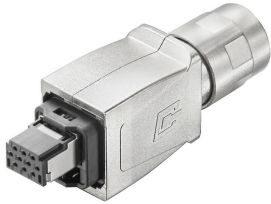

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-HYB-10P	バージョン	
注文番号	1072910000	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
数量	10 ST		