


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

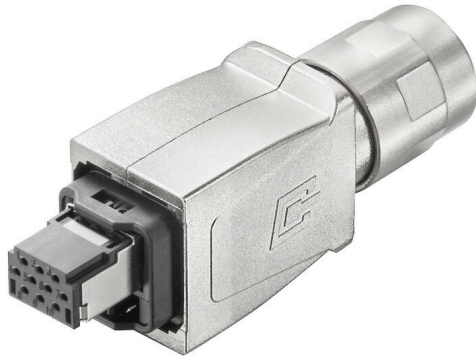

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

バージョン	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	1072910000
種別	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
数量	10 items

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

61.81 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

体積抵抗

<10 mΩ

定格電流

接点につき3 A

一般データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)

AWG 20

シールド

360°、オールラウンドエンクロージャ

導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)

AWG 27

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

絶縁物断面、最大

1.05 mm

カテゴリー

Cat.5 (ISO/IEC 11801)

絶縁物断面、最小

0.85 mm

配線接続断面、細径撚線、最大

0.75 mm²

配線接続断面、細径撚線、最小

0.08 mm²

シース直径、最大

10 mm

シース直径、最小

5 mm

保護度合い

IP67

プラグイン回数

500

接続 1

ハイブリッド (Q10)

接続 2

クリンプ

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

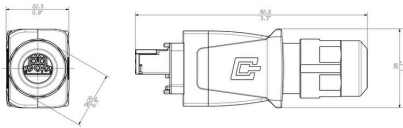

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



一般注文データ

種別	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	バージョン
注文番号	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
数量	300 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	バージョン
注文番号	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
数量	300 ST	

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドモジュラー接点用圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ハイブリッドケーブル

バルクストック、銅ケーブル、ハイブリッド、より線、6 x 0.5mm² + 4 x AWG 22/7



一般注文データ

種別	IE-C5DHAG-MW	バージョン
注文番号	1172250000	接続ライン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) ,
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, 110mからメートル単位で販売される製品
数量	110 M	

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。




一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

Hybrid


ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

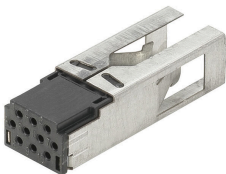

一般注文データ

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	

空白

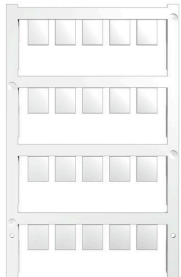

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

Sets - hybrid

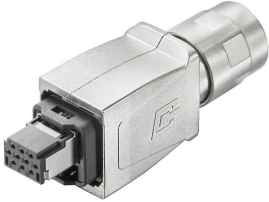

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	バージョン
注文番号	1072900000	ハイブリッドフランジ, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831111	
数量	10 ST	