

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

バージョン	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	1072910000
種別	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
数量	10 items

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量 61.81 g

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

体積抵抗 <10 mΩ 定格電流 接点につき3 A

一般データ

導体断面積、細径撲線、最大. (AWG)	AWG 20
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ
絶縁物断面、最大	1.05 mm
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
配線接続断面、細径撲線、最小	0.08 mm ²
シーズ直径、最小	5 mm
プラギング回数	500
接続 2	クリンプ

導体断面積、細径撲線、最小. (AWG)	AWG 27
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
絶縁物断面、最小	0.85 mm
配線接続断面、細径撲線、最大	0.75 mm ²
シーズ直径、最大	10 mm
保護度合い	IP67
接続 1	ハイブリッド (Q10)

分類

ETIM 8.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121
ECCLASS 15.0	27-44-03-90

ETIM 9.0	EC001121
ECCLASS 14.0	27-44-03-90


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

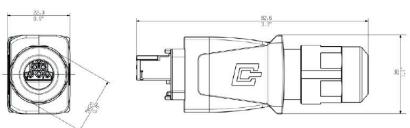

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエント 14



一般注文データ

種別	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	バージョン
注文番号	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
数量	300 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	バージョン
注文番号	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
数量	300 ST	

Crimping tools



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用圧着ツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	HTF HYB	バージョン
注文番号	1119580000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ハイブリッドケーブル**

バルクストック、銅ケーブル、ハイブリッド、より線、6 x 0.5mm² + 4 x AWG 22/7

**一般注文データ**

種別	IE-C5DHAG-MW	バージョン
注文番号	1172250000	接続ライン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, 110mからメートル単位で販売される製品
数量	110 M	

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

**一般注文データ**

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエント 14

**一般注文データ**

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoffなどのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーフィットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

Sets - hybrid

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製(ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	バージョン
注文番号	1072900000	ハイブリッドフランジ, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831111	
数量	10 ST	