

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













2 つの I/O スレーブ間、または制御と単体の I/O サブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線は、PROFIBUS、CANopen、DeviceNetTM、EtherCAT、イーサネットを対象範囲とします。

一般注文データ

バージョン	母線, コネクタ無しの終端, M12, 極数: 2, 10 m, ピン、90度, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PVC, ハロゲン: はい
注文番号	<u>1076581000</u>
種別	FBCEX PA M12 MA 10M
GTIN (EAN)	4032248834334
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-11-29T00:00:00+01:00

カタログステータス / 図面 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MAMID承認件数

適合 ROHS

寸法と重量

正味重量 812 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の

場合)

Lead 7439-92-1 **REACH SVHC**

273a2adc-147a-4b75-9d50-227deee55a05 SCIP

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	10 m	シースカラー	青(RAL 5015)
ケーブルキャリアに最適	いいえ	 コア断面積	1 mm²
シールド仕様	はい	ハロゲン	はい
絶縁	PE	曲げ半径、最小、移動	8 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	8 x ケーブル直径	 シース材料	PVC
構成可能ケーブル長	いいえ	 ハイブリッドケーブル	いいえ
交差結合照射	いいえ		いいえ
カラーコーディング	赤色,緑色	温度範囲、固定	-3080 °C
溶接スパーク耐久性	いいえ	 温度範囲、移動	-560 °C
極数	2	 外径	8 mm ± 0.4 mm

-般的な技術データ

コーディング	A-coded	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
バージョン	ピン、90度	 ハウジング主要材質	PUR
絶縁抵抗	108 Ω	接点材質	Ni/Au
公称電圧	100 V	保護度合い	IP67
プラギング回数	≥ 100	汚染度	3
ジャンパー	該当なし	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C	締付けトルク	M12: 0.8 ~ 1.2 Nm

電気プロパティ

絶縁抵抗	108 Ω	公称電圧	100 V

プラグ、右

プラグ右 導体の自由端

プラグ、左

M12, A コード化, IP67, オ ス型接点, 角度90°, プラス チック, シールド仕様 左プラグ

2 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

カタログステータス / 図面




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

極スキーム

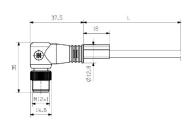

Male, angled

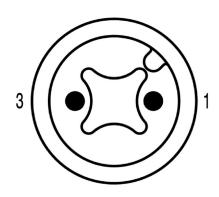

Pin

配線図

理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面