


KSWN M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

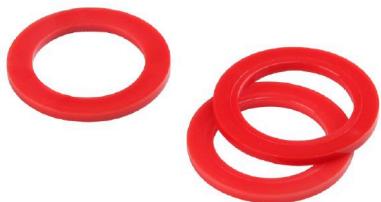

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSWN (平形ガスケット - ナイロン) , シーリングリング, M 16, ナイロン6
注文番号	1076630000
種別	KSWN M16
GTIN (EAN)	4032248838677
数量	25 items

KSWN M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.0787 inch
正味重量	0.64 g		

温度

動作温度	-40 °C...135 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコーン	いいえ	配線数	1
動作温度範囲、最大	135 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ケーブルグランド	M 16
基本材質	ナイロン6	シールリングの直径	25.00 mm
外付スレッド	M 16	内付スレッド	M 16

分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

KSWN M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

