

## H0,5/18 OR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

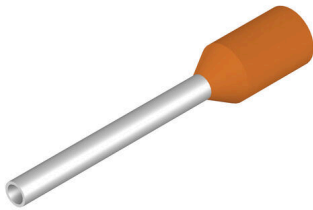

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色
注文番号	<a href="#">1076980000</a>
種別	H0,5/18 OR
GTIN (EAN)	4032248834631
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E354986

## 寸法と重量

正味重量	0.09 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、 橙色	バージョン	標準
------	-------------------------------	-------	----

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
カラー直径 (D2)	2.6 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	18.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	14 mm
導体断面	0.5 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

