

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	RJ45 プラグ、ツール不要, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1077300000
種別	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
数量	10 items

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	79 g
------	------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
-----------	----------

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6bl, 6c
-----------------------------	---------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
------	--------------------------------------

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
色	黒色	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
絶縁物断面、最小	0.85 mm	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.4...0.64 mm	接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
MICE 分類 M	M3	MICE 分類 I	I3
MICE 分類 C	C1	MICE 分類 E	E3
シース直径、最小	5 mm	シース直径、最大	10 mm
シールド	360°シールド接点	保護度合い	IP67
プラギング回数	750	再接続可能	≥ 10 サイクル(同一断面ま たは大きい断面)

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	アプリケーション固有の通信ケーブル設 PROFINETの設置手順 備
--------	---	---------------------------------------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

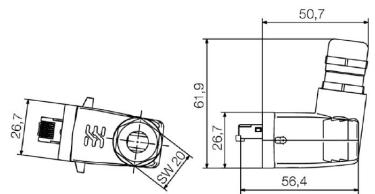

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V05M	バージョン
注文番号	1968920000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692668	
数量	1 ST	