

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

·	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, カバー, クランプヨークねじ 接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<u>1079910000</u>
種別	HDC IP68 24B MD 3M25
GTIN (EAN)	4032248842117
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	2.7
750	三ツ.
/ = \	Fig.

ROHS	適合		
寸法と重量			
ىر بى س	101	中にも (ノン・エ)	7.100
深さ	181 mm	奥行き(インチ)	7.126 inch
<u>深さ</u> 高さ	19 mm	高さ(インチ)	0.748 inch
幅	57 mm	幅(インチ)	2.2441 inch
取付寸法 – 幅	164 mm	 正味重量	468 g

温度

制限温度 -50 °C ... 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

-般データ

ハウジング設計	カバー	設置サイズ	8
 色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)	表面仕上	粉体塗装
種別	カバー	シリーズ	HighPower
ハロゲン不使用	false	BG	8
保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態		

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	カバー
締付けトルク	11 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	3
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	カバー
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	カバー	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シリコーンラバー	内付スレッド	M 25
色(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

一般データ

締付けトルク	11 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装		IP68, IP69, 勘合状態
シリーズ	HighPower	EMC ハウジング	はい
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性		

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制する
	ことができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕
	様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

分類

	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



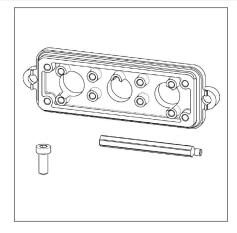



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全 硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に 研磨されています。

一般注文データ

種別 SK WSD-S 1,5-10,0 パージョン 注文番号 <u>9008850000</u> Mounting tool GTIN (EAN) 4032248266609

数量 1 ST

EN 45545 準拠 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

6ヶ。 真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランド は、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も 多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、 ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、 または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされ ます。

一般注文データ

種別	VGM25-MS68 11-20 BG	バージョン
注文番号	<u>1193600000</u>	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4032248976560	
数量	50 ST	
種別	VGM25-SS68 11-20 BG	バージョン
注文番号	<u>1193570000</u>	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ステンレススチール
GTIN (EAN)	4032248976546	1.4305 (303)
数量	50 ST	

EN 45545 準拠 EMC 真鍮製ケーブルグランド



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMCケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 VGM25-MS68 EMC 11-20SET パージョン 注文番号 <u>1463720000</u> アクセサリ

GTIN (EAN) 4050118269871

数量 1 ST