

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム铸造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, ベースハウジング, クランプ ヨークねじ接続, 標準
注文番号	1079920000
種別	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
数量	1 items

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	228 mm	奥行き (インチ)	8.9764 inch
高さ	260 mm	高さ (インチ)	10.2362 inch
幅	84.5 mm	幅 (インチ)	3.3268 inch
取付寸法 - 高さ	170 mm	取付寸法 - 幅	208 mm
正味重量	1834.4 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 120 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル油
	耐薬品性 不安定
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッショング
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 不安定
	物質 汗
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 不安定
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 耐性
	物質 オゾン
	耐薬品性 耐性

一般データ

極数	0	ハウジング設計	ベースハウジング
設置サイズ	8	色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)
表面仕上	粉体塗装	種別	ベースハウジング
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
BG	8	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

バージョン

上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	いいえ

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シリコーンラバー	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態	シリーズ	HighPower
EMCハウジング	はい	取付けブラケットの材質	ステンレススチール、防錆性
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることができます。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	--

分類



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

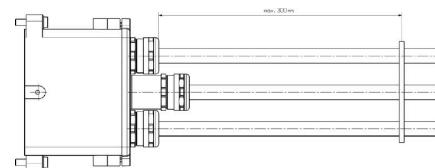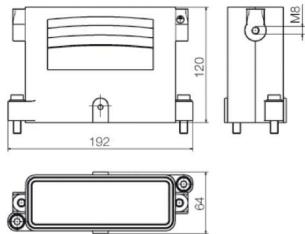

接点や絶縁スリープへの損傷を避けるため、ケーブルの修正を推奨します。次の図面に対応する距離を示します。ケーブル固定は出荷の範囲に含まれません。

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグハウジング



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 HP 24B TO	バージョン
注文番号	1079930000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248842032	プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 ST	