

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプ ヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1079930000
種別	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
数量	1 items

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	192 mm	奥行き (インチ)	7.559 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.5197 inch
正味重量	822.72 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	耐性	
物質	オゾン	
耐薬品性	耐性	

一般データ

極数	0	締付けトルク	11 Nm
ハウジング設計	プラグハウジング	設置サイズ	8
色	黒色, 黒色 (RAL 9005相当)	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
締付けトルク、最大 PE 接続	11 Nm	表面仕上	粉体塗装
種別	プラグ	締付けトルク、最小 PE 接続	11 Nm
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
EMC ハウジング	はい	BG	8
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	締付けトルク	11 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	プラグハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	いいえ	種別	プラグ
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シーリング	シリコンラバー
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Moduplug®に最適	いいえ		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態
シリーズ	HighPower		

重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

図面

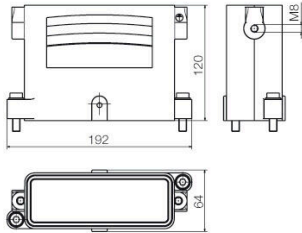

図面

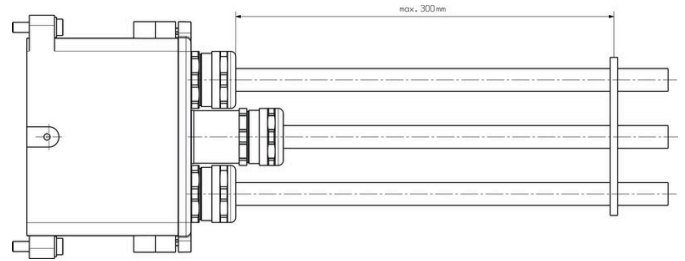

接点や絶縁スリーブへの損傷を避けるため、ケーブルの修正を推奨します。次の図面に対応する距離を示します。ケーブル固定は出荷の範囲に含まれません。

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ソケットレンチセット

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。



一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン	
注文番号	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		

HighPower スペアパーツ

ワイドミュラーの HighPower スペアパーツは、高電流コネクタ向けに精密に適合したコンポーネントです。安全で耐久性の高い送電を実現し、既存システムの保守または拡張に最適です。堅牢な材質と精密工学は、厳しい産業条件下でも高い信頼性を提供します。



一般注文データ

種別	HDC HP TO SCREW SET	バージョン	
注文番号	2447770000	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
数量	10 ST		
種別	HDC HP TO SCREW SET	バージョン	
注文番号	2447770000	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
数量	10 ST		